


## PM7, Ausgleichkupplung mit Platte



00105170

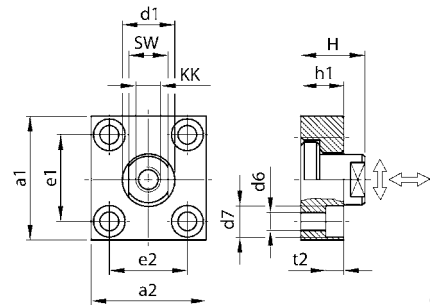

00105194

Materialnummer	KK	a1	a2	d1 h11	d6 H13	d7 H13	e1 H13	e2	h1	t2	H
1827001629	M10x1,25	60	37	20	6,6	11	36 ±0,15	23 ±0,15	15	7	24
1827001630	M12x1,25	60	56	25	9	15	42 ±0,2	38 ±0,2	20	9	30
1827001631	M16x1,5	80	80	30	11	18	58 ±0,2	58 ±0,2	20	11	32
1827001632	M20x1,5	90	90	40	14	20	65 ±0,3	65 ±0,3	20	13	35
1827001633	M27x2	90	90	40	14	20	65 ±0,3	65 ±0,3	20	13	35
1827001634	M36x2	125	125	60	18	26	90 ±0,3	90 ±0,3	30	17	55

Materialnummer	SW	Anzugsmoment des Kupplungszapfens Ma ± 5%	Axiales Spiel	Radiales Spiel	Werkstoff	Oberfläche	Gewicht		
		[Nm]	min./max.	min./max.			[kg]		
1827001629	17	17	0,4	1	Stahl	verzinkt	0,3		
1827001630	19	29	0,4	1	Stahl	verzinkt	0,4		
1827001631	24	71	0,4	1	Stahl	verzinkt	0,9		
1827001632	36	138	0,4	1	Stahl	verzinkt	1,15		
1827001633	36	350	0,4	1	Stahl	verzinkt	1,1		
1827001634	50	1080	0,4	1,5	Stahl	verzinkt	3,4		