

Pneumatische Verbindungstechnik ▶ Ergänzungsprodukte

Rotoranschluss

▶ Anzahl gesteuerter Leitungen: 1




3531-171

Betriebsdruck min./max.
 Mediumtemperatur min./max.
 Medium
 Drehzahl max.

0 bar / 8 bar
 -25°C / +40°C
 Druckluft
 3000 1/min

	Druckluftanschluss	Rotoranschluss	Gewicht [kg]	Materialnummer
	M22x1,5	M22x1,5, rechts	0,98	3531170000

Abmessungen

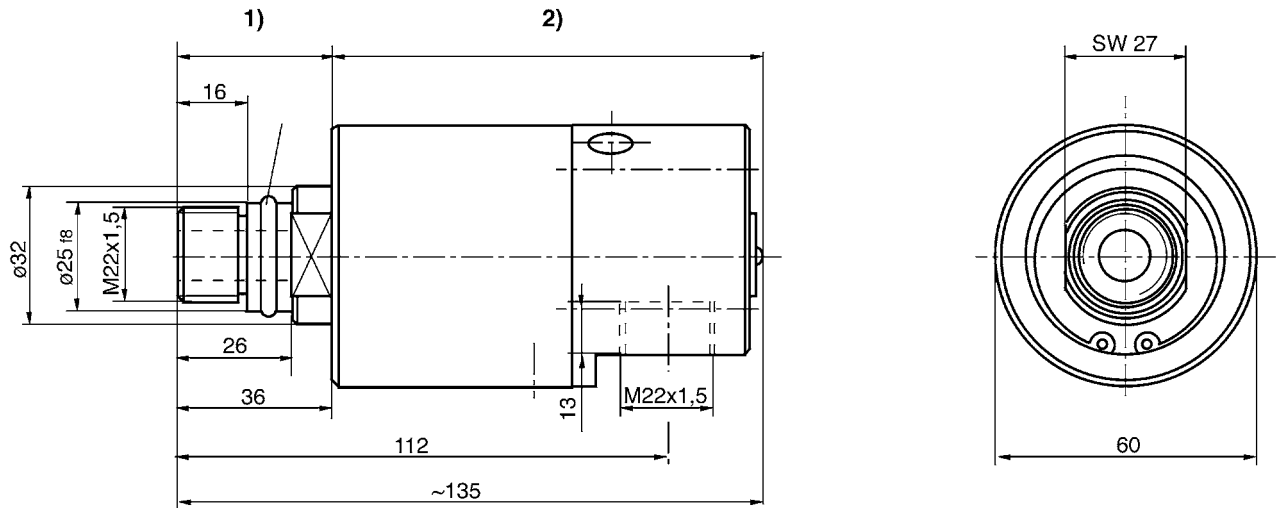

1) Rotor 2) Stator

D353_117