

M12x1 Stecker (male), Serie CN2

▶ Stecker, M12x1, 2-polig



00120232

Umgebungstemperatur min./max.

-40°C / +85°C

Schutzart

IP67

Kabelverschraubung


PG 9

Technische Bemerkungen

- Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich im montierten und geprüften Zustand.

-20% / +20%	Strom, max.	Kabelabgang	Gewicht	Materialnummer
AC				
[V]	[A]		[kg]	
250	4	gerade 180°	0,015	1824484065

Abmessungen

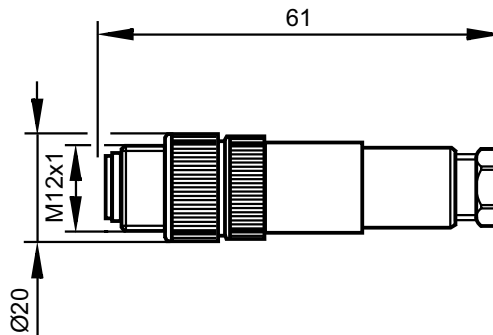

00129513