

Techniques de liaisons pneumatiques ► Produits complémentaires

Série QR2 - C acier inoxydable

► Raccord T, conique ► Filetage ► R 1/8 - R 3/8 ► Raccord instantané, 2x ► Ø 4 - Ø 10 ► QR2-C-RTT



00119564


Températures ambiantes min. / max. -20°C / +150°C
Pression de service mini/maxi -0,95 bar / 16 bar

Matériaux :
Boîtier Acier inoxydable
Joint Caoutchouc au fluor
Rondelle à dents Acier inoxydable
Bague de desserrage Acier inoxydable
Fileté Acier inoxydable

Remarques techniques

- Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles
- Pour toute autre information concernant le montage et les tolérances des flexibles utilisables, voir chapitre « Informations techniques ».

Dimensions

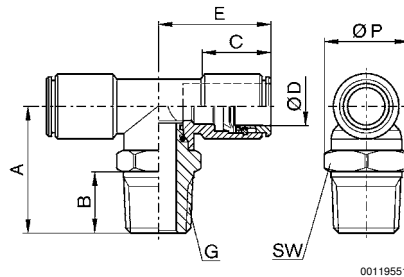

00119551

Référence	Orifice G	Orifice D	A	B	C	E	SW	Ø P	Quantité livrée [Pcs.]	Poids [kg]
R412004968	R 1/8	Ø 4	21,5	7,5	15	17	10	9	2	0,015
R412004969	R 1/8	Ø 6	24,5	7,5	16	21	13	12	2	0,03
R412004970	R 1/8	Ø 8	24,5	7,5	18	21,5	13	14	2	0,031
R412004971	R 1/4	Ø 6	28,5	11	16	21	14	12	2	0,034
R412004972	R 1/4	Ø 8	28,5	11	18	21,5	14	14	2	0,035
R412004909	R 1/4	Ø 10	32	11	19	25	16	16	2	0,058
R412004910	R 3/8	Ø 10	32,5	11,5	19	25	18	16	1	0,061